

ミスミ

DD型コネクタ(圧着結線)



IP65 2D CAD 盤内配線 盤間接続 電源用 信号用 差し込み 銀メッキ 圧着端子 UL CE対応

在庫品

RoHS

ココが特長

ミスミオリジナル低価格、高信頼性、耐環境型防水DD型コネクタ

- 高信頼性かつ作業時間の短縮が可能な圧着結線です。
- 大手コネクタメーカーと完全互換!
- Han-Eシリーズのフードや台座に組み込むことのできる高密度型のコネクタです。
- UL File No.E337870

基本仕様

定格電流：10A以下
 定格電圧：※AC250V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
 適応電線サイズ：AWG14~AWG26、または2.5mm²~0.14mm²
 使用温度範囲：-40~125℃




ご注意

- ・ケーブルの接続は圧着式となります。
- ・コンタクトはDコンタクトになります。
- ・コネクタにはフードや台座は付属しておりません。別途ご購入ください。
- ・コネクタは台座を付けずパネルに直接取付ができますが、そのときは防水性能はなくなります。


外形図

(単位:mm)


◆24芯

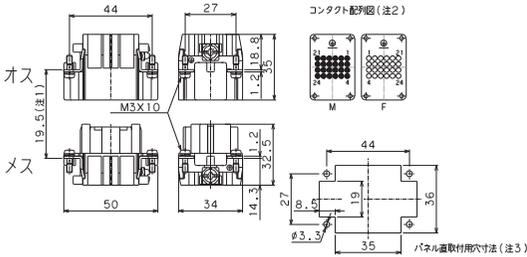

◆42芯

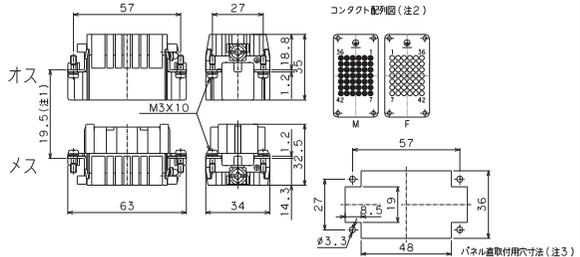

◆72芯

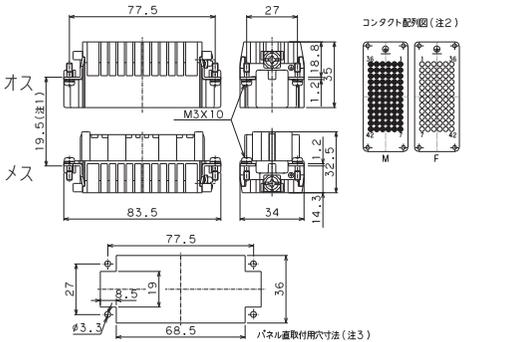

(注1)接触保証距離は最大2.1mmです。
 (注2)コンタクト配列図は電線接触面から見た図です。
 (注3)パネル直取付時のパネル厚は2.1mm以下。また取付はパネル前面より取付けてください。



1個単位

型番	単体芯数	タイプ	適合コンタクト	適合フード(注)	¥通常単価	
					1~4個	¥スライド単価 5~29個
MCON-DD24-SP	24	オス (ピン用)	Dコンタクト	E型	1,392	1,322
MCON-DD42-SP	42				1,616	1,535
MCON-DD72-SP	72				1,832	1,740
MCON-DD24-SS	24	メス (ソケット用)			1,552	1,474
MCON-DD42-SS	42				1,616	1,535
MCON-DD72-SS	72				1,832	1,740

- Dsubコネクタ
- MILコネクタ
- FCNコネクタ
- セントロックスコネクタ
- IEEE1284 ハーフピッチコネクタ
- PCR ハーフピッチコネクタ
- MRコネクタ
- Heavy dutyコネクタ
- ミスミ防水コネクタ
- Han防水コネクタ
- 多極・基板ケーブルコネクタ・その他

部品表一式で見積り取れないか...そんな時は、
 VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。