


ブロック端子台(丸・Y端子式)

Webならソレノイド関連機器を掲載!

ミスミ

MKBシリーズ(15A M3)

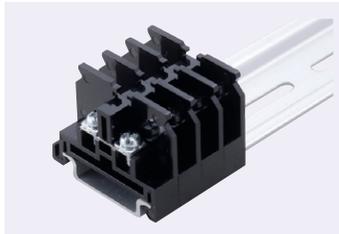

盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用

在庫品

RoHS

ココが特長


汎用のM3ネジタイプ

- 600V15Aネジブロック端子台です。
- M3ネジの汎用タイプです。
- 1箱50台入りのお得パックで提供します。
- 側板、絶縁カバー、銘板、止め金具は別売です。


仕様

質量	7.1g/個
定格電圧	600V
定格電流	15A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~14
ネジ	M3(スチール、亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.5N・m
端子間ピッチ	8.8mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイド UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

寸法図

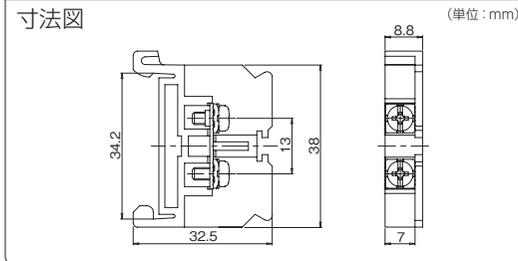

適合圧着端子

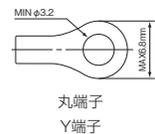丸端子
Y端子

1箱単位 50台入 製造元: DINKLE

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1箱~5箱	6箱~9箱	10箱~19箱	20箱~
MKB10-50P	1,360	1,292	1,156	1,000

Order
注文例

型番

MKB10-50P

■アクセサリ部品ガイド

商品名	型番	掲載ページ
側板	MKB10E-10P	0455ページ
絶縁カバー	MKB10-CB-2P	
記名板	MKB10-K-10P	
止め金具	MKS9L-10P	
ショートバー	MKSB-3Y-20P	0456ページ

ミスミ

MKBシリーズ(20A M3.5)



盤内配線 C-UL 600V 信号用 電源用

在庫品

RoHS

ココが特長


少し太い電線を使いたい場合に

- 600V20Aネジブロック端子台です。
- M3.5ネジの汎用タイプです。
- 1箱50台入りのお得パックで提供します。
- 側板、絶縁カバー、止め金具は別売です。


仕様

質量	9.6g/個
定格電圧	600V
定格電流	20A
耐電圧	AC2000V MIN
絶縁抵抗	500MΩ以上 DC500V
適合電線	AWG22~12
ネジ	M3.5(スチール、亜鉛メッキ)
導電板	銅合金 Niメッキ
トルク値	0.8N・m
端子間ピッチ	10.5mm
使用温度範囲	-40℃~+80℃
本体材質	ポリカーボネイド UL94-V2
C-ULナンバー	E102914

寸法図

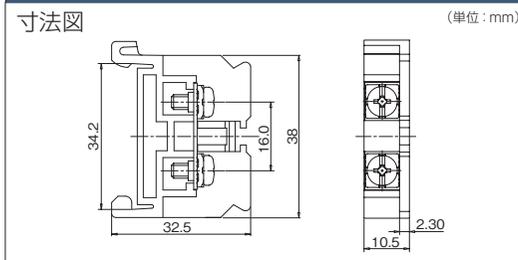

適合圧着端子

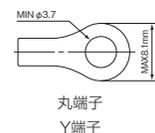丸端子
Y端子

1箱単位 50台入 製造元: DINKLE

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1箱~5箱	6箱~9箱	10箱~19箱	20箱~
MKB20-50P	1,600	1,520	1,360	1,000

Order
注文例

型番

MKB20-50P

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索

WEBなら国内外メーカーの商品39万点以上!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

渡り金具

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ

ショートバー(ケーブルタイプ)



ココが
特長

コモンブロック端子台を接続します。

- ケーブルタイプのため自由に折り曲げて使えます。
- 部品詳細
圧着端子：1.25-3両端(ニチフ)
ケーブル：UL1007 AWG18×3cm 黒(日立電線)
圧着部分を熱収縮チューブで絶縁加工済
- 質量：1.5g

在庫品

RoHS

使用例



Order 注文例	型番 ESAW-SB-10P
--------------	--------------------------



1パック単位 10個入

型番	1パック	¥通常単価
ESAW-SB-10P	10本入り	840

ミスミ

ショートバー MKBシリーズ・MTシリーズ



ココが
特長

MKBシリーズ、MTシリーズ専用ショートバー

- MKB10、20、30共用のショートバーです。
- 連結数を減らす場合は、ニッパーでカットできます。



指定端子台以外へのご利用は保証できません。

信号用 電源用


在庫品

RoHS

寸法図

本体材質：黄銅、亜鉛メッキ PA66

(単位：mm)

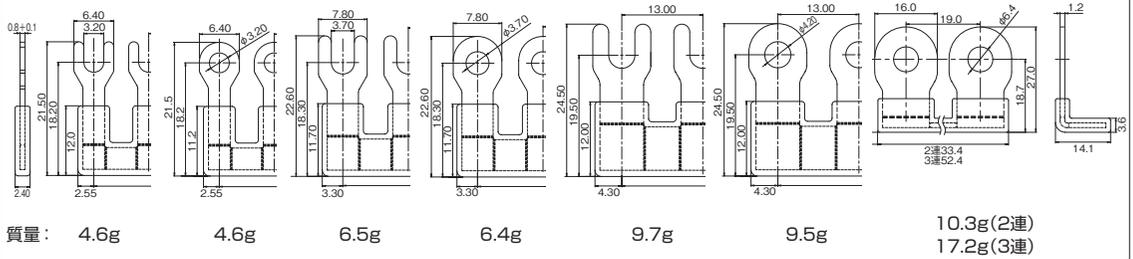

Order 注文例	型番 MKSB-3Y-20P
--------------	--------------------------



1パック単位 10・20個入


型番	¥通常単価		スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKSB-3Y-20P	1,230	1,100	984
MKSB-3.5Y-20P	1,530	1,370	1,224
MKSB-4Y-20P	2,190	1,970	1,752
MKSB-3-20P	1,230	1,100	984
MKSB-3.5-20P	1,530	1,370	1,224
MKSB-4-20P	2,190	1,970	1,752
MKSB26-10P	800	720	640
MKSB36-10P	1,200	1,080	960

仕様

タイプ	連結数	型番	端子間ピッチ	バック入り数	適合端子台
Y型	6	MKSB-3Y-20P	8.8mm	20	MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ)
		MKSB-3.5Y-20P	10.5mm	20	MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ)
		MKSB-4Y-20P	13.0mm	20	MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ)
丸型	6	MKSB-3-20P	8.8mm	20	MKB10(☎399ページ) MT-10(☎406ページ)
		MKSB-3.5-20P	10.5mm	20	MKB20(☎399ページ) MT-20(☎406ページ)
		MKSB-4-20P	13.0mm	20	MKB30(☎400ページ) MT-30(☎407ページ)
	2	MKSB26-10P	19.0mm	10	MKB60(☎400ページ) MT-60(☎407ページ)
	3	MKSB36-10P	19.0mm	10	

ミスミ

絶縁保護カバー

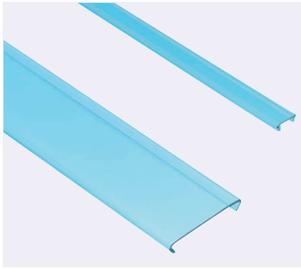

- ココが特長** **端子台の絶縁保護に必須です。**
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10～35、UK210～225タイプに使用する絶縁保護カバーです。
 - ダクトカッターで切断できます。

在庫品


RoHS

規格表

型番	寸法(mm)		適合端子台 O401～403ページ	重量(g)
	A	B		
BNC23	39.6	500	BN、BNHタイプ	20
BNC230	39.6	1000		40
KT15N-D	32	920	UK10、UK210	43
KG-D	9.8	920	UK210、215、225(2段端子台の下段用)	20
KT25-D	36.5	920	UK15、25、35、215、225	47

1本単位

型番	¥バラチャージ 1～19個	¥通常単価		¥スライド単価	
		20～29個	30～99個	100個～	
BNC23	+100/個	330	315	306	
BNC230		660	630	613	
KT15N-D		300	280	276	
KG-D		130	125	113	
KT25-D		450	428	420	

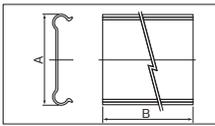

部 1～19個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 BNC23 を2個ご注文の場合
(通常単価330円+バラチャージ100円)×2個=860円

ミスミ

絶縁保護カバー MKBシリーズ



- ココが特長** **端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。**
- MKB10、20、30共用の絶縁カバーです。
 - 1パック2本入りで提供します。
 - 質量：90g

在庫品

RoHS

■カバー長計算方法

M3	8.8mm×(極数)+2.5mm
M3.5	10.5mm×(極数)+2.5mm
M4	13mm×(極数)+2.5mm

MKBシリーズ端子台O399、400ページ

¥ 1パック単位 2本入

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1～5パック	6～9パック	10パック～	
MKB10-CB-2P	750	712	675	

 


Order
注文例

型番
MKB10-CB-2P

寸法図

本体材質：ポリカーボネード(UL94-V2) (単位：mm)



コモン端子台

ブロック端子台
(丸・Y端子式)

ブロック端子台
(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台
(オプション・その他)

端子台
周辺部品

記名板・シート

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ


記名板 MKBシリーズ



- ココが特長** 端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。
- MKB10、20、30共用の記録版です。
 - 1パック10本入りで提供します。
 - 質量：8g

在庫品
RoHS

Order 注文例 **MKB10-K-10P**

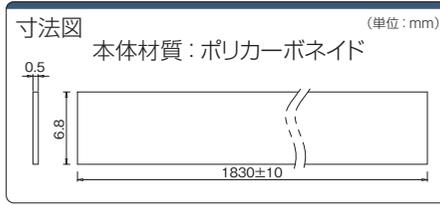

MKBシリーズ端子台 **¥399、400**

¥ 1パック単位 **10本入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKB10-K-10P	1,000	950	900

IDEC, 吉田電機工業

記名板



- ココが特長** 印字プリンターにて印字できます。
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する記名板です。

在庫品
RoHS

規格表

型番	適合端子台 ¥401~403ページ	重量(g)	メーカー
BNM7	BN、BNHタイプ	7.2	IDEC
KT-E	UK10~35、UK210~225タイプ	6	吉田電機工業



¥

1本単位


型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~9個	10~29個	30~99個
BNM7	45	42	40
KT-E	50	48	45

フェニックス・コンタクト

記名板

Gシリーズ端子台の記名板用ベース

※上記、使用例を参照ください。

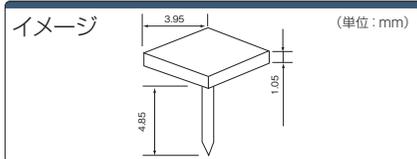

重量: 0.05g

Order 注文例

型番 **BN-WH**

在庫品


¥

1パック単位 **100個入**

型番	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価
		1~4パック	5~19パック	20~99パック
BN-WH	白色、無地	960	906	852

フェニックス・コンタクト


記名板

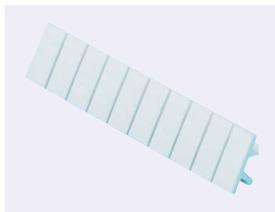

- ココが特長** 欧州規格端子台用記名板です。
- ZB-5は、電線ネジ締め式端子台UK2.5N、UK3N **¥435ページ**の専用記名板です。
 - ZB-6は、電線ネジ締め式端子台UK5Nの専用記名板です。
 - 油性マジックなどで自由に文字を記入できます。
 - 1本につき、10個の記名板がついています。

在庫品
RoHS

使用例

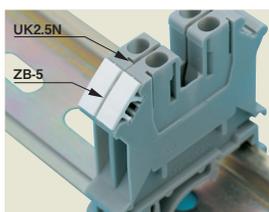

¥

1本単位

型番	適合端子台	重量 (g)	¥通常単価		¥スライド単価
			1~19本	20~29本	30~99本
ZB-5	UK2.5N・UK3N	1.13	70	63	56
ZB-6	UK5N	1.34	70	63	56

仕様

材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+90℃
色	白

Order 注文例

型番 **ZB-5**