

# ブロック端子台 (丸・Y端子式)

Webなら制御機器40ブランド以上掲載!

ミスミ

## UKシリーズ(1段・ネジアップ)



**ココが特長**

### 組立型のバネアップ式ブロック端子台

- 圧着端子の締め付けネジは、導通板から外れても、上がった状態で保持されるネジアップ式を採用し、丸型圧着端子の接続に最適です。
- DIN規格35mm幅レールへの取付はレールの上から簡単にめ込むことが可能で、取り外しもドライバーだけで簡単に行えます。

ネジアップ式→端子ネジを緩めても、導通板の上で保持され脱落しません。作業中のネジの紛失がなくなります。



- ・吉田電機工業(株)製品です。
- ・Y型圧着端子は、奥まで挿入できないため推奨しておりません。
- ・アクセサリは含みません。下記関連商品を参照ください。


CSA UL TÜV JIS 600V 信号用 電源用 2D CAD

在庫品

CAD

RoHS

### 35mmDINレールへの装着及び取り外し方法

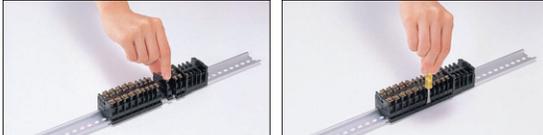

取付は、レールの上からはめ込むだけです。


取り外しもドライバー1本で簡単に行えます。

### 共通仕様

定格電圧	AC, DC600V
耐電圧	AC2500V, 1分間
絶縁抵抗	1000MΩ以上(DC1000V)
周囲温度	-20℃~+55℃
本体材質	ポリカーボネート UL94V-2
準拠規格	JIS C 2811
その他規格	UL File No.E70906, CSA File No.LR67180, TÜV License No.R9451484

### ユニット構成例


○番号の名称は、下記表参照

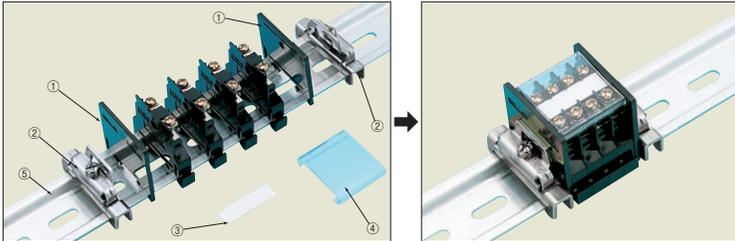

### 適合圧着端子

(単位: mm)

	A	B	C	D (Min)
UK10	5.8	3	5	φ3.2
UK15	6.7	4.7	6	φ3.7
UK25	8.7		6	φ4.3
UK35	9.7	5.2	5	

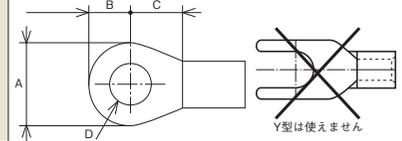

### 関連商品


型番	①エンドプレート	②止め金具	③記名板	④絶縁保護カバー	⑤DINレール	渡り金具
タイプ	No.	④455ページ	④455ページ	④455ページ		④456ページ
UK	10	UK151-251-A UK152-252-A	MKS9L	KT-E	MRA-1000 MRB-1000	B7 BNJ26
	15					
	25					
	35	UK351-A・UK352-A				

### 個別仕様

タイプ	No.	縮付ネジ	縮付トルク	端子台ピッチ	端子種別	適合電線 (mm <sup>2</sup> )	UL・CSA認定仕様		適合圧着端子仕様		
							電圧 (V)	電流 (A)	適合電線 (AWG)	サイズ	最大取付個数
UK	10	M3	0.5N・m	7mm	ネジアップ式	1.25	AC, DC 600	10	20~16	1.25-3	2個/1ネジ
	15	M3.5	0.8N・m	8mm				15	22~14	2-3.5	
	25	M4	1.2N・m	10.3mm				25	22~10	2-4	
	35			11.3mm				5.5	35	22~8	

### 外形図

(単位: mm)

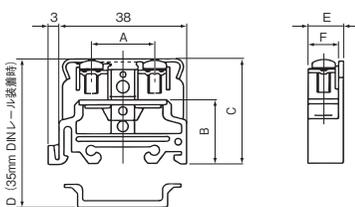

型番	A	B	C	D	E	F
UK	10	15	20.6	36.5	7	6
	15	19			33	8
	25	20	20.8		10.3	8.8
	35		21.8		35	11.3



1パック単位 10個入

型番	重量 (10個/g)	¥通常単価		¥スライド単価	
		1~4パック	5~9パック	10~19パック	20パック~
UK10-10P	67	900	865	820	800
UK15-10P	88	900	865	820	800
UK25-10P	122	1,000	945	900	870
UK35-10P	145	1,400	1,325	1,100	900



Order 注文例 **UK15-10P**

### 組み上がり横幅の計算

型番	横幅
UK10	7N+4.6mm
UK15	8N+4.6mm
UK25	10.3N+4.6mm
UK35	11.3N+4.6mm

ミスミ

側板

UK151-251-A~UK152-252-A



**ココが特長** UKシリーズの側板です。  
●左右セット×10セットでの販売になります。

在庫品

**RoHS**

部品規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 <b>0401ページ</b>	メーカー型番
UK25LR-10P	2.3	3	UK10、15、25の左側	UK151-251-A
	2.3	3	UK10、15、25の右側	UK152-252-A
UK35LR-10P	2.3	3.3	UK35の左側	UK351-A
	2.3	3.3	UK35の右側	UK352-A



**1パック単位 10セット入**  
(左側×10個)+(右側×10個)=計20個入/1パック

型番	¥通常単価		¥スライド単価		バック詳細
	1~4バック	5~9バック	10バック	10バック~	
UK25LR-10P	1,200	900	360		UK10、UK15、UK25共用側板左右各10個入り
UK35LR-10P	1,500	1,150	540		UK35用側板左右各10個入り



Order  
注文例

型番  
**UK25LR-10P**

UK210-1A~UK215-B



**ココが特長** UK2シリーズの側板です。  
●左右セット×10セットでの販売になります。

在庫品

**RoHS**

規格表

型番	厚み(mm)	重量(g)	適合端子台 <b>0402ページ</b>	メーカー型番
UK210LR-10P	6	約3	UK210の左側	UK210-1A
	6		UK210の右側	UK210-2A
UK215LR-10P	9.6	約3.5	UK215の左側	UK215-A
	8.7		UK215の右側	UK215-B
UK225LR-10P	10.6	約4	UK225の左側	UK225-A
	9.6		UK225の右側	UK225-B



**1パック単位 10セット入**  
(左側×10個)+(右側×10個)=計20個入/1パック

型番	¥通常単価		¥スライド単価		バック詳細
	1~4バック	5~9バック	10バック	10バック~	
UK210LR-10P	1,200	900	370		UK210用側板左右各10個入り
UK215LR-10P	1,200	900	380		UK215用側板左右各10個入り
UK225LR-10P	1,400	1,000	460		UK225用側板左右各10個入り



Order  
注文例

型番  
**UK210LR-10P**

ミスミ

エンドプレート MKBシリーズ



**ココが特長** MKBシリーズ両端に取付けます。  
●MKB10、20、30共用の側板です。  
●1パック10枚入りで提供します。  
●左右共用で使います。  
●質量: 3g

在庫品

**RoHS**

MKBシリーズ端子台 **0399、400ページ**



**1パック単位 10枚入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1~5バック	6~9バック	10バック	10バック~
MKB10E-10P	210	190	180	




Order  
注文例

型番  
**MKB10E-10P**

寸法図

本体材質 ポリカーボネイトUL94V2 (単位: mm)

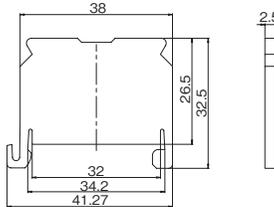

# 渡り金具

Webなら制御機器23万点以上取扱い!

吉田電機工業

## ショートバー



ココが  
特長

### UKシリーズ15、25、35向けショートバー

- 端子間の短絡用部品で、塩化ビニルコーティング処理により端子台への取り付け後、導通部分がむき出しにならないため安全に使用できます。
- センサーの接続時に共通線の渡りを取る場合に最適です。

在庫品


RoHS

### 仕様

材質	黄銅(ニッケルメッキ)
ディップ仕様	塩化ビニル
ディップ厚	0.8~1.0mm

### 外形図

(単位: mm)

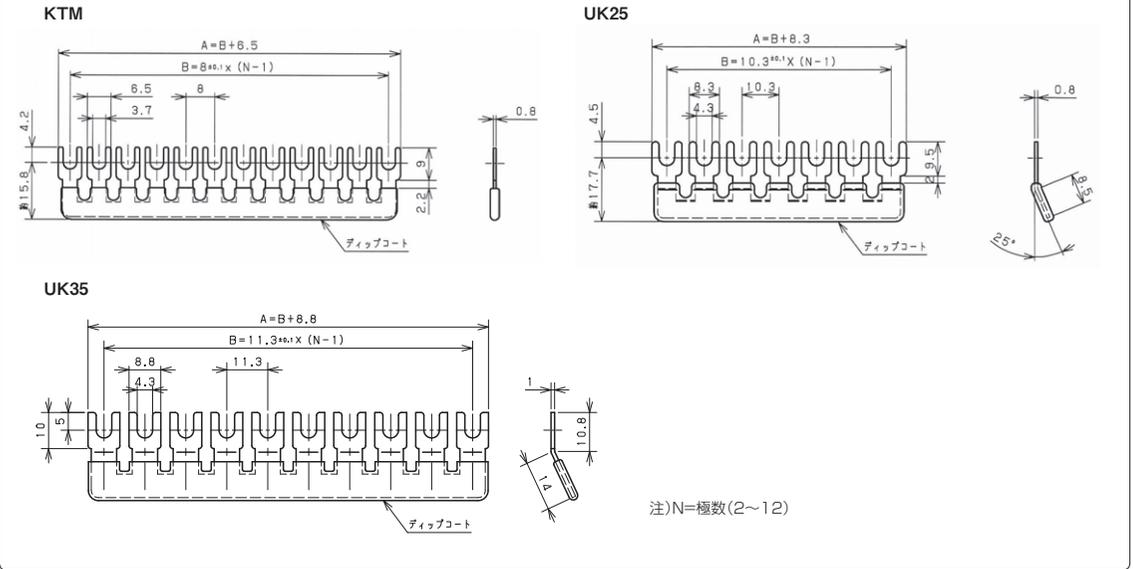

注)N=極数(2~12)



1個単位



Order  
注文例

型番

KTM-2YC


型番	極数	カバー色	適合端子台	端子ピッチ	¥通常単価			
					1~3個	4~9個	10~19個	20個~
KTM-2YC	2	黒	UK15	8	210	200	190	180
KTM-3YC	3	黒			230	220	210	190
KTM-4YC	4	黒			270	260	250	230
KTM-6YC	6	黒			320	310	300	270
KTM-8YC	8	黒			360	350	340	310
KTM-10YC	10	黒			420	400	380	350
UK25-2YC	2	黒	UK25	10.3	240	230	220	200
UK25-3YC	3	黒			250	240	230	210
UK25-4YC	4	黒			270	260	250	230
UK25-6YC	6	黒			290	280	270	250
UK25-10YC	10	黒			340	330	320	290
UK35-2YC	2	黒			UK35	11.3	240	230
UK35-3YC	3	黒	270	260			250	230
UK35-4YC	4	黒	300	290			280	260
UK35-6YC	6	黒	360	350			340	310
UK35-10YC	10	黒	450	430			410	370

ミスミ VONA 制御部品・PC部品 検索 WEBなら国内外120メーカー以上取扱い!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。  
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

ミスミ

絶縁保護カバー

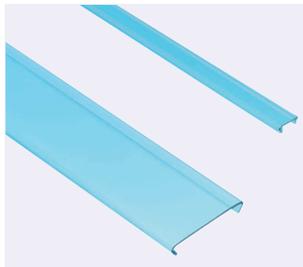

- ココが特長** **端子台の絶縁保護に必須です。**
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10～35、UK210～225タイプに使用する絶縁保護カバーです。
  - ダクトカッターで切断できます。

在庫品

**RoHS**

規格表


型番	寸法(mm)		適合端子台 O401～403ページ	重量(g)
	A	B		
BNC23	39.6	500	BN、BNHタイプ	20
BNC230	39.6	1000		40
KT15N-D	32	920	UK10、UK210	43
KG-D	9.8	920	UK210、215、225(2段端子台の下段用)	20
KT25-D	36.5	920	UK15、25、35、215、225	47

1本単位



型番	¥バラチャージ 1～19個	¥通常単価		¥スライド単価	
		20～29個	30～99個	100個～	
BNC23	+100/個	330	315	306	
BNC230		660	630	613	
KT15N-D		300	280	276	
KG-D		130	125	113	
KT25-D		450	428	420	

部 1～19個のご注文は通常単価+バラチャージを申し受けます。  
【計算例】 BNC23 を2個ご注文の場合  
(通常単価330円+バラチャージ100円)×2個=860円

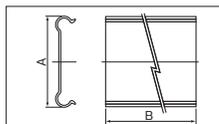

ミスミ

絶縁保護カバー MKBシリーズ



- ココが特長** **端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。**
- MKB10、20、30共用の絶縁カバーです。
  - 1パック2本入りで提供します。
  - 質量：90g

在庫品

**RoHS**

■カバー長計算方法

M3	8.8mm×(極数)+2.5mm
M3.5	10.5mm×(極数)+2.5mm
M4	13mm×(極数)+2.5mm

MKBシリーズ端子台O399、400ページ



1パック単位 2本入

型番	¥通常単価		¥スライド単価	
	1～5パック	6～9パック	10パック～	
MKB10-CB-2P	750	712	675	



Order  
注文例

型番
MKB10-CB-2P

寸法図

本体材質：ポリカーボネード(UL94-V2) (単位：mm)



コモン端子台

ブロック端子台  
(丸・Y端子式)

ブロック端子台  
(棒端子式)

渡り金具

エンドプレート

止め金具

絶縁カバー

記名板・シート

端子台  
(オプション・その他)

端子台  
周辺部品

# 記名板・シート

Webなら漏液検出機器を多数掲載!

ミスミ


## 記名板 MKBシリーズ



- ココが特長** 端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください。
- MKB10、20、30共用の記録版です。
  - 1パック10本入りで提供します。
  - 質量：8g

在庫品  
**RoHS**

Order 注文例 **MKB10-K-10P**

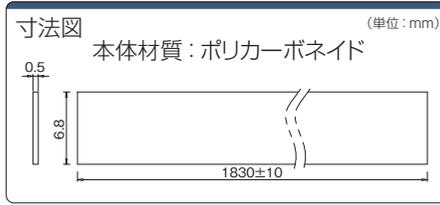

MKBシリーズ端子台 **¥399、400**

**¥** 1パック単位 **10本入**

型番	¥通常単価		¥スライド単価
	1~5パック	6~9パック	10パック~
MKB10-K-10P	1,000	950	900

IDEC, 吉田電機工業

## 記名板



- ココが特長** 印字プリンターにて印字できます。
- DINレール端子台、BN、BNHタイプ、UK10~35、UK210~225タイプに使用する記名板です。

在庫品  
**RoHS**

### 規格表

型番	適合端子台 <b>¥401~403ページ</b>	重量(g)	メーカー
BNM7	BN、BNHタイプ	7.2	IDEC
KT-E	UK10~35、UK210~225タイプ	6	吉田電機工業



**¥**

**1本単位**


型番	¥通常単価	¥スライド単価	
		1~9個	10~29個
BNM7	45	42	40
KT-E	50	48	45

フェニックス・コンタクト

## 記名板

### Gシリーズ端子台の記名板用ベース

※上記、使用例を参照ください。

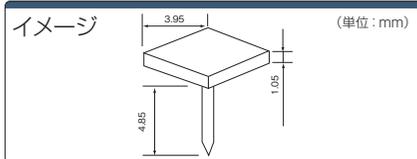

重量: 0.05g

Order 注文例 **BN-WH**

在庫品

**¥** 1パック単位 **100個入**

型番	タイプ	¥通常単価		¥スライド単価
		1~4パック	5~19パック	20~99パック
BN-WH	白色、無地	960	906	852

フェニックス・コンタクト


## 記名板



- ココが特長** 欧州規格端子台用記名板です。
- ZB-5は、電線ネジ締め式端子台UK2.5N、UK3N **¥435ページ**の専用記名板です。
  - ZB-6は、電線ネジ締め式端子台UK5Nの専用記名板です。
  - 油性マジックなどで自由に文字を記入できます。
  - 1本につき、10個の記名板がついています。

在庫品  
**RoHS**

### 使用例

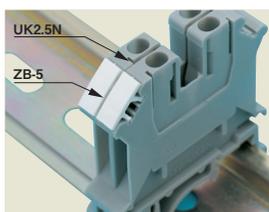

### 仕様

材質	ポリアミド6.6、UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+90℃
色	白

**¥**

**1本単位**

型番	適合端子台	重量 (g)	¥通常単価		¥スライド単価
			1~19本	20~29本	30~99本
ZB-5	UK2.5N・UK3N	1.13	70	63	56
ZB-6	UK5N	1.34	70	63	56

Order 注文例 **ZB-5**

型番 **ZB-5**