


# 渡り金具

Webなら制御機器3900シリーズ以上掲載!

## フェニックス・コンタクト

### ショートバー

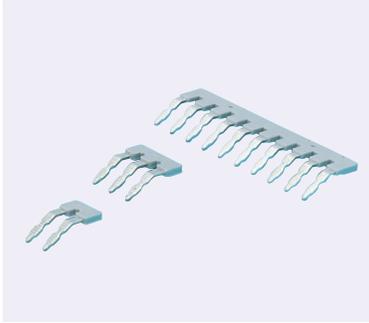

**ココが特長**

欧州規格端子台用ショートバーです。

●EBL\*-5は、電線ネジ締め式端子台MBK2.5-E、UK2.5N、UK3N、EB\*-6はUK5N専用の端子間短絡用ショートバーです。


2D CAD

在庫品

CAD


RoHS

使用例

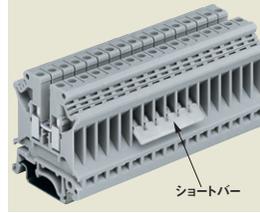

### 外形図

(単位: mm)

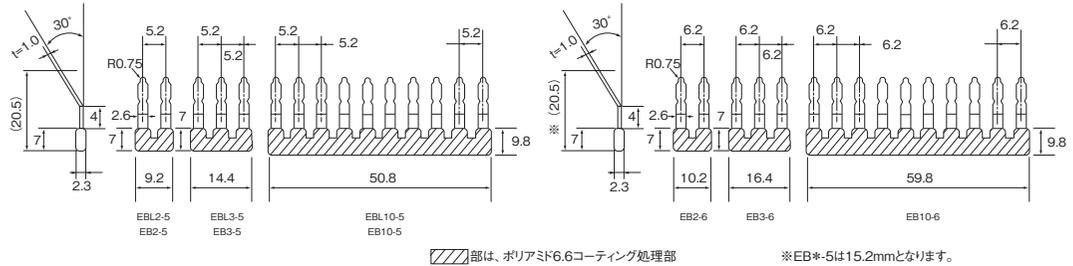

1個単位



型番	連数	重量 (g)	適合端子台	¥通常単価		
				1~19個	20~29個	30~99個
EBL2-5	2	0.94	UK2.5N・UK3N O435ページ	40	32	29
EBL3-5	3	1.29		60	53	49
EBL10-5	10	2.53		150	137	132
EB2-6	2	1.10	UK5N O435ページ	60	53	53
EB3-6	3	1.68		90	83	77
EB10-6	10	6.08		230	217	211
EB2-5	2	0.44	MBK2.5-E O435ページ	70	66	62
EB3-5	3	0.66		110	103	98
EB10-5	10	2.53		290	272	256



Order 注文例

型番  
EBL10-5

# ミスミのモーションコントローラ

### ■特長

- ・4軸のモータ制御とI/O制御をワンボードに搭載したコンパクトボディ
- ・パルス列で各社ステッピングモータやサーボモータと接続
- ・ミスミのタッチパネルGX7と接続

### ■用途

位置決め制御、軸ロボット制御、I/O制御、パレタイズ制御



MC-MPC



検索

