

ACミニコンタクタ

RoHS



省スペース DIN レール ネジ 取付 CE UL c-UL CCC

Delivery 納期

ココが 特長

省スペースに配慮したACミニコンタクタです。

- 高感度のミニコンタクタです。
- 低コイルVAのため、PLCから直接駆動可能です。
- 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
- 端子カバーは、標準装備されています。
- 安心のUL対応品です。
- ネジ取付、DINレール取付両方可可能です。
- 奥行き57mmのミニコンタクタです。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



電磁開閉器としてお使いになる場合は、ミニコンタクタ専用のサーマルリレー **01424ページ**を別途ご購入ください。



Order 注文例

型式
GMC-9M-AC200V




フレームサイズ (AF)	コイル電圧	コイル電流	補助接点	モータ容量(KW) AC3				型式	標準単価		
				200~240V	380~440V	500~550V	690V		1~4台	5~9台	10台~
6	AC200V	0.01A	1a	1.5KW 7A	2.2KW 6A	3KW 5A	3KW 4A	GMC-6M-AC200V	¥850	¥760	¥680
	AC100V	0.02A		GMC-6M-AC100V							
9	AC200V	0.01A		2.2KW 9A	4KW 9A	3.7KW 6A	4KW 5A	GMC-9M-AC200V	¥870	¥780	¥700
	AC100V	0.02A		GMC-9M-AC100V							
12	AC200V	0.01A		3KW 12A	5.5KW 12A	4KW 7A	4KW 5A	GMC-12M-AC200V	¥910	¥820	¥720
	AC100V	0.02A		GMC-12M-AC100V							
16	AC200V	0.01A		4KW 15A	7.5KW 16A	5.5KW 9A	4KW 5A	GMC-16M-AC200V	¥980	¥880	¥780
	AC100V	0.02A		GMC-16M-AC100V							

外形図


(単位: mm)

GMC-6M
GMC-9M
GMC-12M
GMC-16M

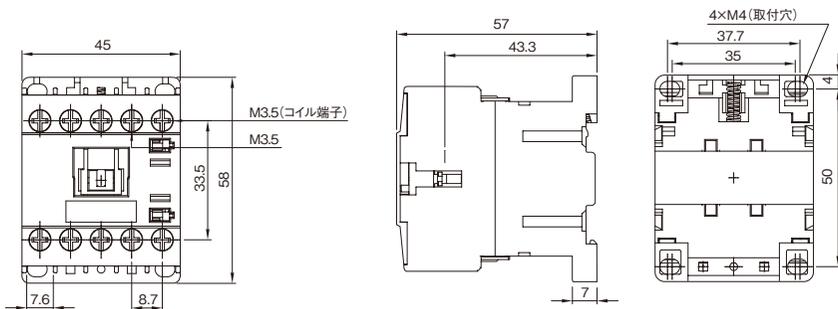

0.17kg

回路図

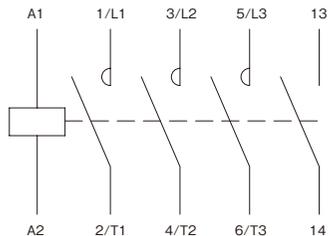

関連商品

01423ページ



DCミニコンタクタ

01424ページ



ミニコンタクタ用サーマルリレー

01426ページ



単相専用コンタクタ

電磁開閉器
コンタクタ
サーマルリレー

コンタクタ
サーマルリレー

コンタクタ

サーマルリレー

ACミニコンタクタ

DCミニコンタクタ

ミニコンタクタ用サーマルリレー

ミニコンタクタ用サージユニット

ミニコンタクタ用セパレートマウント

単相用コンタクタ

技術資料

2012.9

2013.8

1422