

単相専用コンタクタ

RoHS



省スペース DINレール ネジ取付 CE IEC JIS



ココが特長

- 小型・軽量で経済的な単相専用コンタクタです。
- 高感度の単相用コンタクタです。
  - 低コイルVAのため、PLCから直接駆動可能！
  - 小型軽量で装着空間の最小化に役立ちます。
  - 認証試験を通じたCEマーキング対応品です。
  - 端子カバーは、標準装備されています。
  - ネジ取付、DINレール取付両方可能です。
  - 富士FD-42、三菱S-Fシリーズの代替品として使用可能
  - 密閉構造で騒音がない
  - 動作確認用の表示部付き
  - 開閉器頻度が比較的少ないモータ制御及びヒータと照明機器の開閉などに広範囲に使用可能です。

1台から注文OK!

出荷日

1~10台 翌日(当日)

11台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order 注文例

型式

GMC-10P2-AC100V



コイル電圧(V)	定格電流(A)	型式	基準単価		
			1~4台	5~9台	10台~
100V	10	GMC-10P2-AC100V	¥1,250	¥1,100	¥1,000
	20	GMC-20P2-AC100V			
	25	GMC-25P2-AC100V	¥1,350	¥1,200	¥1,100
	30	GMC-30P2-AC100V			
	35	GMC-35P2-AC100V	¥2,100	¥1,800	¥1,600
	40	GMC-40P2-AC100V			
200V	10	GMC-10P2-AC200V	¥1,250	¥1,100	¥1,000
	20	GMC-20P2-AC200V			
	25	GMC-25P2-AC200V	¥1,350	¥1,200	¥1,100
	30	GMC-30P2-AC200V			
	35	GMC-35P2-AC200V	¥2,100	¥1,800	¥1,600
	40	GMC-40P2-AC200V			

仕様

定格及び性能

定格電流			10A	20A	25A	30A	35A	40A	
極数			2						
接点構成			2a						
定格絶縁電圧(V)			AC			690			
			DC			250			
定格	AC3級	定格電流(A)	200~220V	10	20	25	30	35	40
		380~440V	8	17	21	23	26	32	
		500~550V	6	14	17	21	23	26	
定格通電電流(A)			20	30	35	40	45	50	

操作コイルの定格及び特性

コイル電圧	入力(VA)		消費電力(W)	動作電圧(V)		コイル電流(mA)	動作時間(ms)	
	瞬時	常時		動作	開放		コイルON→主接点ON	コイルOFF→主接点OFF
AC100V 50/60Hz	35	6	2	74~81	39~57	63	40	30
AC200V 50/60Hz				155~165	80~115			






外形図

GMC-10P2~40P2


外形寸法

装着寸法

回路図

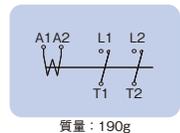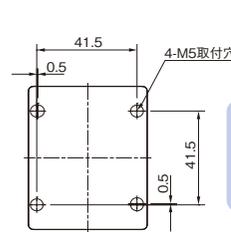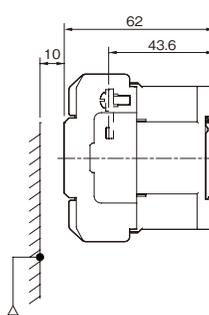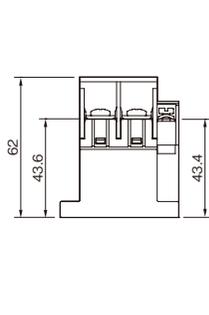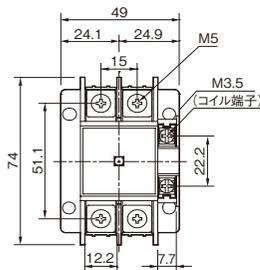

(単位: mm)

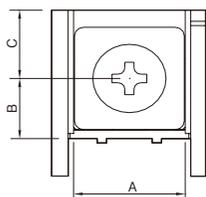

型式	区分	ネジサイズ	適合電線(mm)	トルク(kgf・cm)	A×B×C(mm)
GMC-10P2~40P2	主回路	M5	1-1.6	26	12×7×8
	コイル	M3.5	1-2.5	12	7.7×7.5×4.5

電磁開閉器  
コンタクタ  
サーマルリレー

コンタクタ  
サーマルリレー

コンタクタ

サーマルリレー

ACミニコンタクタ

DCミニコンタクタ

ミニコンタクタ用サーマルリレー

ミニコンタクタ用サージユニット

ミニコンタクタ用セパレートマウント

単相用コンタクタ

技術資料