


ナイロン結束バンド

Webなら結束部品20メーカー以上取扱!!

ミスミ

結束バンド(取り外し可能・標準タイプ)

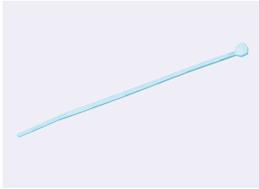

ココが
特長

取り外して再利用が可能な標準タイプの結束バンド
●ケーブルバンドを結束後、ロックを外すことで再利用が可能な結束バンドです。


難燃

在庫品

RoHS



●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

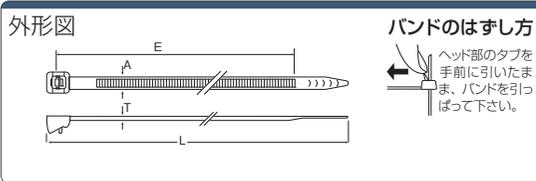

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白



Order
注文例

型番

RCV-150-100P



1パック単位 100本入

型番	結束径範囲 (mm)	ループ引張強度規格値 kgs(lbs)	寸法 (mm)				重量 (g/本)	¥通常単価 1~4パック
			L 長さ	A 幅	E ー	t 厚さ		
RCV-100-100P	1~25	18.14(40)	102±1.0	3.6±0.3	72.4	1.1	0.5	260
RCV-150-100P	2~39	22.68(50)	150±1.0	4.6±0.3	120	1.5	1.0	430
RCV-200-100P	3~55		200±1.5		170		1.3	570
RCV-300-100P	3~88		300±2.5		267		1.6	2.2

ミスミ

結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)



ココが
特長

取り外して再利用が可能な幅広タイプの結束バンド

●取り外して再利用可能な幅広・黒色の結束バンドです。


UL

在庫品

RoHS



●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

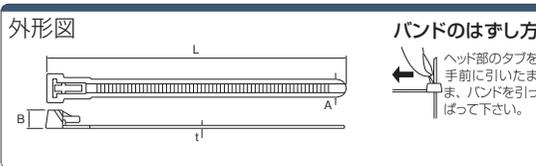

仕様

材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒
海外認定規格	UL(E97527)



Order
注文例

型番

HV-150



1パック単位 100本入

型番	結束径範囲 (mm)	ループ引張強度規格値 kgs(lbs)	寸法 (mm)				重量 (g/本)	¥通常単価 1~4パック
			L 長さ	A 幅	B 高	t 厚さ		
HV-125	30	22 (50)	127±1.0	7.5±0.36	8±0.36	1.3 ±0.25	1.5	670
HV-150	35		152±1.5				2.0	670
HV-200	50		203±2.5	2.2	910			
HV-300	80		303±2.5	3.0	1,130			

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ミスミ VONA 配線部品 検索
WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。