

パッキン

Webなら盤・キャビネット5万円以上取扱い!


ミスミ

パッキン

NBRスポンジパッキン(耐摩耗性・耐油性)



ココが特長 耐摩耗性・耐油性に優れたパッキンです

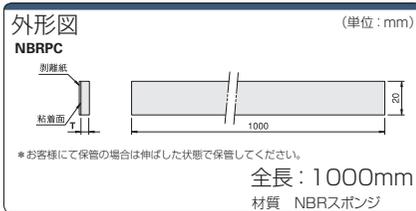

3 日日出荷

RoHS

¥

1パック単位 3本入

型番	T: 厚さ (mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9パック	10パック~
NBRPC2-3P	2	ASKER C 30	1,220	1,100
NBRPC3-3P	3		1,320	1,190
NBRPC5-3P	5		1,570	1,410
NBRPC6-3P	6		1,720	1,570

スポンジ特性(色: 黒)

連続使用温度(℃)※1	-10~140	
耐摩耗性	○	
耐老化性	○	
耐水性	○	
耐薬品性	油(ガンリン)	○
	酸	△~○
	アルカリ	○
	有機溶剤	X~△

※1 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
※ご注意: 高温下(約80℃~)では粘着性は低下します。




Order
注文例

型番
NBRPC3-3P

帯電防止スポンジパッキン



ココが特長 静電気の帯電防止用にご利用いただけます

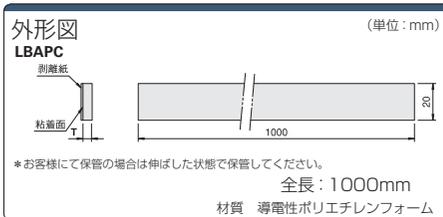

在庫品

RoHS

¥

1本単位

型番	T: 厚さ (mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9個	10個~
LBAPC3	3	ASKER C 45	570	540
LBAPC5	5		600	570




Order
注文例

型番
LBAPC3

ネオブレンスポンジパッキン



ココが特長 汎用的に使えるスポンジパッキンです

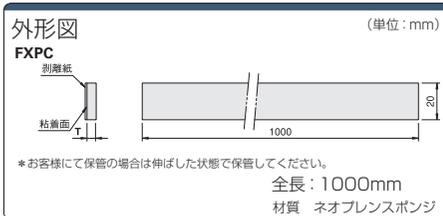

在庫品

RoHS

¥

1本単位

型番	T: 厚さ (mm)	硬度	¥通常単価	¥スライド単価
			1~9個	10個~
FXPC3	3	ASKER C 25	500	480
FXPC5	5		550	480



Order
注文例

型番
FXPC3