

DIN Rails
DIN导轨

铝合金 标准型

库存品
隔天发货2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

DRAL-5100-700

■库存品

1根起接受订购!

型号	全长L (mm)
DRAL-5100-1000	1000

■非库存品

类型	全长L (mm)
DRAL-5100	100~990 可以10mm为单位 指定尺寸

特长 标准铝制导轨

- 可自由指定尺寸的标准铝合金导轨。



注意

- 两端开孔位置无法指定，随机变化。

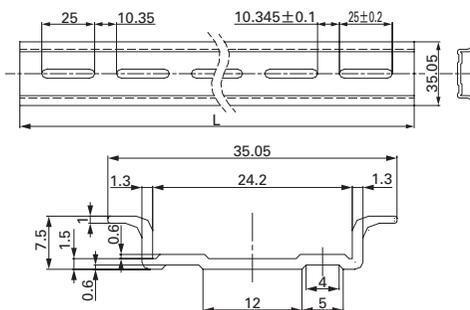
M材质特性

材质	高强度铝合金
表面处理	封孔氧化处理
适用螺丝	M4

截面



■尺寸图

(单位: mm)
公差: ±0.2mmDelivery
交货期

●库存品

发货日期	
1~100根	次日(当日)
101根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

●非库存品

发货日期	
1~10根	第3天
11根~	另定

Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	23% off
20根~	37% off

组装用部品

连接器支架

通讯盒

滤网·通风板

电线固定夹

箱体用工具

DIN导轨

文件架

密封条

接地端子·铜排

螺钉·螺丝·垫片

橡胶脚垫

划线用胶带

铝合金 加强型

库存品
隔天发货2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

DRAL-1100-700

■库存品

1根起接受订购!

型号	全长L (mm)
DRAL-1100-1000	1000

■非库存品

类型	全长L (mm)
DRAL-1100	100~990 可以10mm为单位 指定尺寸

特长 加强型铝合金导轨

- 可自由指定尺寸的加强型铝合金导轨。
- 安装侧加宽，以此达到增强固定效果。



注意

- 两端开孔位置无法指定，随机变化。

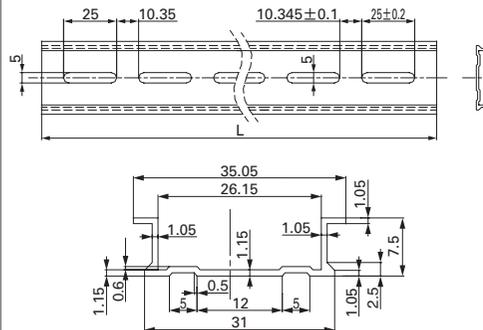
M材质特性

材质	高强度铝合金
表面处理	封孔氧化处理
适用螺丝	M4

截面



■尺寸图

(单位: mm)
公差: ±0.2mmDelivery
交货期

●库存品

发货日期	
1~100根	次日(当日)
101根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

●非库存品

发货日期	
1~10根	第3天
11根~	另定

Discount
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	23% off
20根~	37% off

2018.4

▼
2019.3