

RoHS

省空间



Delivery 交货期

**特长** 可将小电流回路、控制电路分支为多个!

- 采用集中接地时, 请使用▶1608页上的绝缘支座进行固定。
- 备有10极、20极分支型。
- 20极型的分支呈交错形, 可节省空间。

**发货日期**

1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

**折扣表**

1~9包	标准单价
10~19包	6% off
20包~	11% off

**M**材质特性

材质	紫铜
表面处理	镀镍
通电容量	100A · 200A
厚度	4mm

1包起接受订购!




Order 订货范例

型号	MTS110-3P
----	-----------


型号	全长 (mm)	螺纹孔	通电容量	数量
MTS110-3P	185	10-M5	100A	3根/包
MTS120-3P	310	20-M5		
MTS210-3P	185	10-M5		
MTS220-3P	310	20-M5	200A	

■尺寸图

 MTS110-3P




MTS210-3P

 


(单位: mm)

 MTS120-3P



MTS220-3P

 

接地端子用螺栓



**特长** 接地端子安装用螺丝

- 一字, 十字螺丝刀都适用。

**M**材质特性

材质	黄铜
表面处理	头部绿色烤漆



Delivery 交货期

**发货日期**

1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount 折扣

**折扣表**

1~10个	标准单价
11~20个	23% off
21个~	37% off




Order 订货范例

型号	BXLG-508
----	----------

1个起接受订购!

型号	M (mm)	L (mm)	重量 (g)
BXLG-508	5	8	2.4
BXLG-510	5	10	2.6
BXLG-515	5	15	3.4
BXLG-608	6	8	4
BXLG-610	6	10	4.4
BXLG-612	6	12	4.6
BXLG-615	6	15	5.2
BXLG-810	8	10	9.4
BXLG-812	8	12	10
BXLG-815	8	15	10.8

■尺寸图

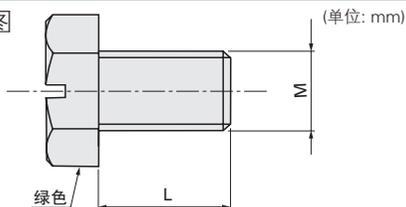

(单位: mm)