

ストレートプラグ

RoHS



MP016-8

ココが特長 ●着脱簡単なドイツDIN規格準拠コネクタ
●中継アダプタ、パネル取付レセプタクルに接続します。

基本仕様 特性や材質は ③371ページ

ハンダ ニッケルメッキ 差し込み 信号用 PLC センサー 2D CAD

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order 注文例
型式
MP130-8

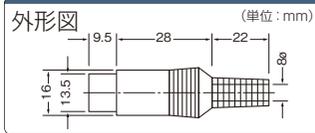

型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
MP130-8	3	ピン (オス)	¥119	¥107	¥98	8.0
MP132-8	5		¥129	¥116	¥107	8.4
MP133-8	5		¥129	¥116	¥107	8.4
MP016-8	6		¥136	¥122	¥113	9.2
MP017-8	7		¥156	¥140	¥130	9.4
MP018-8	8		¥163	¥147	¥135	9.5

中継アダプタ

RoHS



MJ-54

ココが特長 ●パソコン周辺機器接続用に適しています
●ストレートプラグに接続します。

基本仕様 特性や材質は ③371ページ

ハンダ 銀メッキ 差し込み 信号用 PLC センサー 2D CAD

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order 注文例
型式
MJ-50

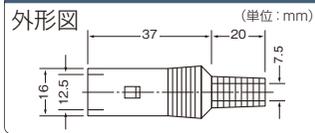

型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
MJ-50	3	ソケット (メス)	¥264	¥237	¥218	7.9
MJ-52	5		¥289	¥260	¥240	8.0
MJ-53	5		¥317	¥285	¥264	8.4
MJ-54	6		¥336	¥302	¥278	8.6
MJ-55	7		¥340	¥306	¥282	8.8
MJ-56	8		¥387	¥347	¥321	8.9

パネル取付レセプタクル

RoHS



MJ194

DIN-CAP

ココが特長 ●同一シェルサイズ内に幅広い芯数バリエーション
●ストレートプラグに接続します。
●全芯数共通の防塵キャップもご用意しました。

基本仕様 ③371ページ

ハンダ 銀メッキ 差し込み 信号用 PLC センサー 2D CAD

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 翌日(当日)


11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品



Order 注文例
型式
MJ190

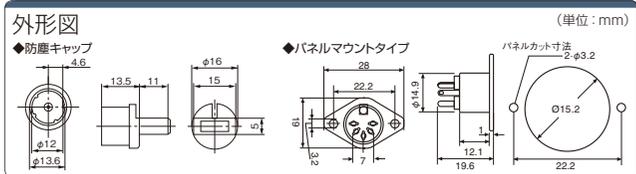

型式	芯数	タイプ	基準単価			重量 g
			1~29個	30~79個	80~99個	
MJ190	3	ソケット (メス)	¥106	¥95	¥88	4.5
MJ192	5		¥145	¥130	¥111	5.5
MJ193	5		¥149	¥134	¥110	5.5
MJ194	6		¥138	¥124	¥103	6.0
MJ172	7		¥211	¥191	¥175	5.8
MJ173	8		¥231	¥208	¥192	5.8
DIN-CAP	共通	防塵キャップ	¥100	¥90	¥80	1.1

丸型コネクタ
セレクション
ガイド

耐環境コネクタ
(防水・耐候)

耐環境コネクタ
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

MSコネクタ用
工具

MSコネクタ
(防水/バネネット)

ネジ式・
NCS/NJC

ネジ式(小型)・
PLT/RO3

ネジ式(防水・小型)・
NWPC/NJW

ネジ式(欧州規格)・
NET

ネジ式(欧州規格)・
CE05/JL04V/693

バネネット
(防水)・
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
(小型)・
PRC05/HR10

ワンタッチロック
(防水)・NRW

ワンタッチロック
(防水・小型)・
CM10/JN1/XS5

差込型・
DIN/ミニDIN